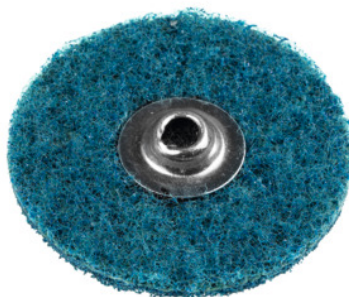


**Garant****Dokončovací kotouč z rouna, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 280**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	553966 280
GTIN	4062406300807
Třída artiklu	51M

## Popis

**Provedení:**Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.**Použití:**

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

## Technický popis

Srovnání zrnitosti	280
Ø kotouče	76,2 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Provedení	A very fine
Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A
Podklad brusného materiálu	Nylonové rouno
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Maximální počet otáček	18000 min <sup>-1</sup>

Druh produktu

Brusné rouno

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		