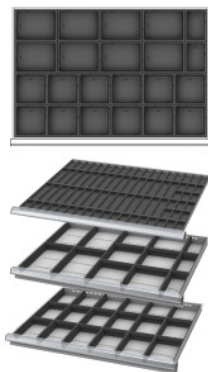


Garant GRIDLINE

Organizér pro skříň na nářadí 40×28G, 36×24G, Typ: 1000/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931321 1000/7
GTIN	4062406338763
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Organizér pro 4 zásuvky skříňe na nářadí. Skládá se ze žlabů GARANT se zásuvnými dělicími destičkami a dělicími příčkami s drážkami a z krajových příček a zásuvných dělicích příček.

Vhodné pro:

Skříňe na nářadí GARANT GridLine č. 931305 vel. 1000/8.

Rozsah dodávky:

Č. 950550 vel. 75/2, č. 950560 vel. 50/2, č. 950570 vel. 100/2, č. 950570 vel. 125/3.

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Příslušenství

Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951580 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951530 100
Zásobník na drobné díly easyPickVýška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 4X6/1	951251 4X6/1
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951530 125
Zásuvné dělicí destičkysada 10dílná Typ B	951275 B
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 8G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951781 125
Zásobník na drobné díly easyPickVýška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 6X8/1	951251 6X8/1
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 6G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951761 100
Organizér – výška 25 mm1složkové Šířka×hloubka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951741 125
Zásobník na drobné díly easyPickVýška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 6X6/1	951251 6X6/1
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951580 100