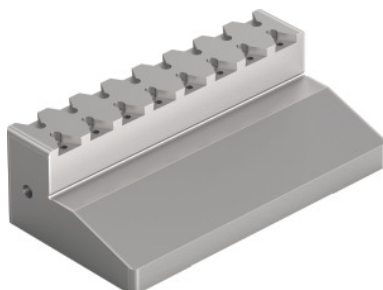


Garant**Nástavbová čelist s lůžkem destičky, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363036 125
GTIN	4062406393038
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Čelisti pro použití upínacích vložek 361163 a bez upínacího kroku (individuální nastavení výšky kroku pomocí paralelních podpěr, uchopovací vložky Gripp je nutné objednat samostatně).

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	Xtric 125
Výška čelistí h	38 mm
Délka čelistí l	66 mm
Hmotnost	1,35 kg
b_1	125 mm
Výška h_2	15 mm
Délka l_1	3 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

