


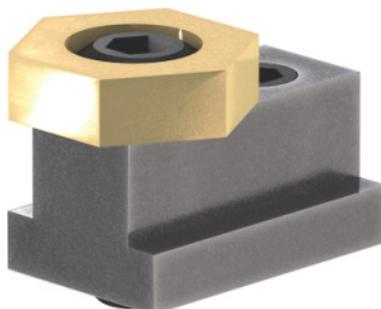

## Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370009 12
GTIN	4046368509263
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
- 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
- Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

#### Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

#### Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

### Technický popis

Výška kotouče H	4,8 mm
Šestihranný kotouč OK	21 mm
Dráha excentru $S_1$	1 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem $SW_1$	5 mm
Závit M	M8
Maximální utahovací moment	11,3 Nm

Upínací síla	3,6 kN
SW <sub>2</sub>	4 mm
Délka L	27,9 mm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu	17 Nm
Druh produktu	Excentrická upínka