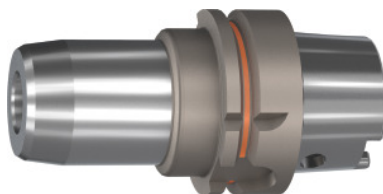


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307513 32
GTIN	4062406544492
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

L ₃	61 mm
Vhodné redukční pouzdro	302175; 302180; 302177; 302187
Délka vyložení rozměr A	125 mm
Závit M	M16×1
Dráha nastavení V	10 mm
Vnější Ø D	59 mm

Ø D ₂	63 mm
Upínací Ø D ₁	32 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro