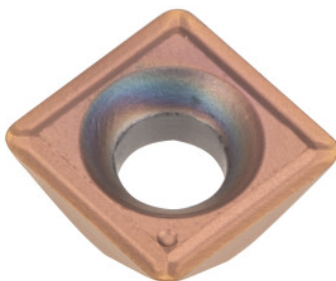


**Garant****Vyměnitelná destička pro NC navrtávák, HB225, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231521 10
GTIN	4062406565510
Třída artiklu	21Y

**Popis****Použití:**

Pro NC navrtávání a srážení hran. Vhodný také pro čelní soustružení v pevné poloze na soustruhu. **Nepoužívat ke gravírování.**

**Upozornění:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Typ	10
Povlak	AlCrN
Počet výměn/řezání	4
ISO kód	SOGT 080208
Typ	HB225
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		