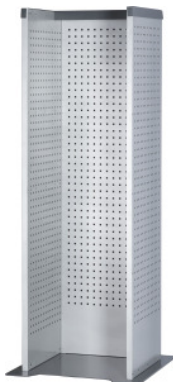


Garant UNILINE

UNI Tower stacionární, typ U, Typ: M**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955460 M
GTIN	4062406584665
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení, např. pro realizaci metody 5S, poskytnutí materiálu pro první pomoc, čistícího materiálu, náradí, informací atd.

Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků Easyfix. Rychle viditelný ve výrobním prostředí díky volitelným signalizačním nástavcům v různých barvách. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Tvar U: 2 boční stěny se zadní stěnou. Instalace zásuvky možná pouze ve velikosti M. U každého produktu Tower se smí instalovat maximálně 1 zásuvkový blok.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a posuvné úchytky, najdete pod č. 955474 – 955499.

Technický popis

Hmotnost	85 kg
Šířka	720 mm
Užitná šířka	540 mm
Užitná hloubka	510 mm
Výška	1920 mm
Nosnost	150 kg
Řada	Tower
Hloubka	750 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou