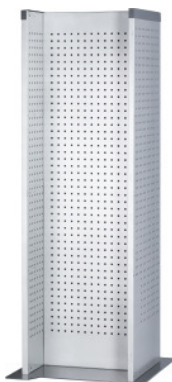


Garant UNILINE

**UNI Tower stacionární, typ H, Typ: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955461 M
GTIN	4062406584689
Třída artiklu	9GC

**Popis****Provedení:**

Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení, např. pro realizaci metody 5S, poskytnutí materiálu pro první pomoc, čistícího materiálu, náradí, informací atd.

Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování  $\square 9 \times 9$  mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků Easyfix. Rychle viditelný ve výrobním prostředí díky volitelným signalizačním nástavcům v různých barvách. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Tvar H: 2 boční stěny s příčným panelem uprostřed. Police a dvířka lze instalovat zepředu i zezadu. Instalace zásuvek není možná.

**Lakování:**

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

**Upozornění:**

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a posuvné úchytky, najdete pod č. 955474 – 955499.

**Technický popis**

Užitná šířka	540 mm
Řada	Tower
Nosnost	150 kg
Hloubka	750 mm
Šířka	720 mm
Užitná hloubka	2 × 255 mm
Hmotnost	85 kg
Výška	1920 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou