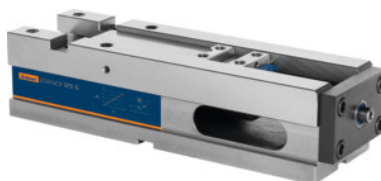


**Garant****Modulární NC vysokotlaký svěrák LCV 125 G, Šířka čelistí A: 125Gmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361290 125G
GTIN	4045197816009
Třída artiklu	31H

**Popis****Provedení:**

Horní a dolní strana broušená. **Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod - rozteč 200 mm.**

**Charakteristika:** Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

**Funkce:**

**Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm).** Se speciálním vysokotlakým vřetеноm a mechanickým posilovačem do 2,5 mm.

**Použití:**

Konvenční upínání nahrubo zpracovaných obrobků a upínání **polotovaru, výpalků nebo výřezů** proniknutím **kalených a vyměnitelných upínacích hrotů** do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 900 N/mm<sup>2</sup>, s výjimkou kalených materiálů. Použitelné horizontálně.

Vhodné pro konvenční upínání pomocí stupňovitých čelistí a upínání Gripp z důvodu zdvihu vřetena 2,5 mm.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 3 čepových klíčů, upínek

**Zvláštní příslušenství:**

Čelisti (viz č. 361331 – 361970), momentový klíč č. 656050 vel. 60. Upínací čep č. 360025

**Technický popis**

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství

LCV125G

Krouticí moment	30 Nm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Hmotnost	30 kg
Maximální rozsah upnutí	332 mm
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Doraz obrobku	360555
Adaptérová čelistpevná Pro typ 125	361620 125
Pár stupňovitých lišt (stupňovitá strana) Pro typ 125	361970 125
Stupňovitá čelistmobilní Pro typ 125	361400 125
Univerzální vtahovací čelistmobilní Pro typ 125	361390 125
Kufřík se stahovací sadou Pro typ 2	361346 2
Stupňovitá čelistpevná Pro typ 125	361440 125
Čelist se zmenšenou šířkou mobilní Pro typ 125	361353 125
Stupňovitá čelistpevná Pro typ 125	361420 125
Upínací čelist, měkkápevná Pro typ 125	361320 125
Základní čelistpevná Pro typ 125	361520 125
Čelist 20 mm, pro T-Rexpevná Pro typ 125	361225 125
Výkyvná čelistmobilní Pro typ 125	361660 125
Základní čelistmobilní Pro typ 125	361500 125
Sada v kufříku pro 5strannou čelist	361365
Adaptérová čelistmobilní Pro typ 125	361600 125
Upínací vložka se 2 hroty, výška 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
Stupňovitá čelist pro upínací vložkypevná Pro typ 125	361348 125
5stranné čelisti Pro typ FIX	361361 FIX
Kufřík se stahovací sadou Pro typ 1	361346 1

Upínací vložka tvrdokov výška 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Univerzální vtahovací čelistpevná Pro typ 125	361380 125
Stupňovitá čelist pro upínací vložkymobilní Pro typ 125	361347 125
Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel Pro typ 125	361960 125
Čelist se zmenšenou šířkoupevná Pro typ 125	361354 125
5stranné čelisti Pro typ MOBIL	361361 MOBIL
Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel Pro typ 125	361950 125