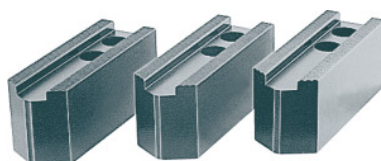


HOLEX**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313475 200
GTIN	4019208193496
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.
Zešikmené pro malé upínání Ø.

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **nečerněné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Výška H	40 mm
Délka L	98 mm
Šířka B	35 mm
Šířka drážky D	17 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm

Pro typ sklíčidla	200 mm
Vzdálenost otvoru b	22 mm
Pro závit DIN 912	M12
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo