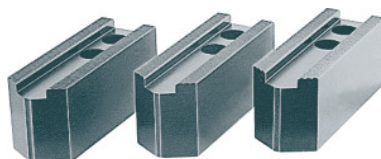


HOLEX**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313475 250
GTIN	4019208193502
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.
Zešikmené pro malé upínání Ø.

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **nečerněné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Délka L	120 mm
Vzdálenost otvoru b	28 mm
Šířka drážky D	21 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Vzdálenost otvoru a	20 mm

Výška H	50 mm
Šířka B	50 mm
Pro závit DIN 912	M16
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo