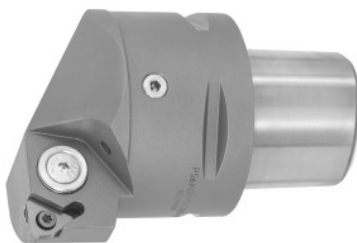


SWISS TOOLS

**Soustružnický držák pravý, PSC, Ø stopky / velikost destičky: 63/16HPmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320420 63/16HP
GTIN	2050002063129
Třída artiklu	36D

**Popis****Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

**Technický popis**

Vzdálenost hrotů os f	45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	16E..
Délka vyložení rozměr A	65 mm
Velikost destiček	16HP
Ø stopky	63 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Typ stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Soustružnický držák