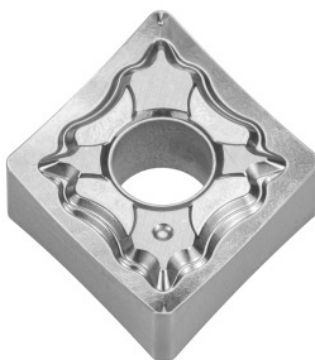


Garant**CNMG 120408, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Třída artiklu	21G

Technický popis

Typ	HU7305-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	AM1
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení