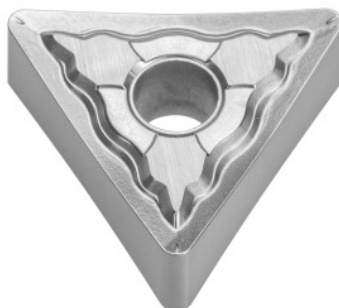


**Garant****TNMG 160404, Typ: HU7305-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	400 - 700 m/min
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Typ	HU7305-1
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,4 mm

Lamač třísek	AM1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení