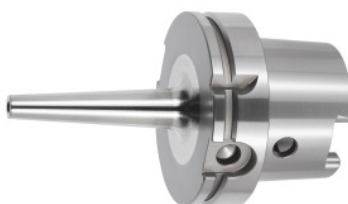


Garant**Tepelné upínače 3°, úzké, HSK-A 100 A = 120, Upínací Ø: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308322 12
GTIN	4062406787066
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- Funkční plochy HSK opracované.
- Úzká konstrukce (3° kontura).

Kvalita vyvážení 2,5 / 25000 min⁻¹. S otvorem pro čip RFID/Balluff.

Použití:

- Zejména ve výrobě nástrojů a forem.
- K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880. Nástrčný klíč č. 309890. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø upnutí D ₁	12 mm
Vnější Ø D	28 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 120
Norma pro upínání	DIN 69893

Technický list

Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn