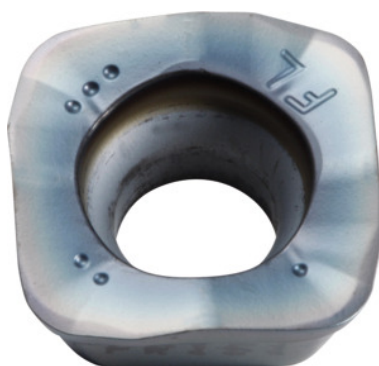


**SOMT.....ER-FL, PR1510, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222090 10
GTIN	4960664708079
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie FL (zaměřená na povrch) je 1. volbou při hrubování na strojích s nízkým výkonem. Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Rádus pro programování u a_p max	3 mm
Rohový rádus	2 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140520ER-FL
Typ	PR1510
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		