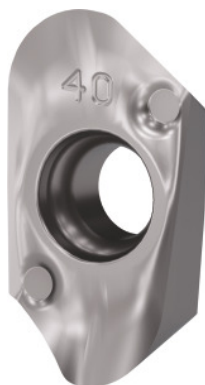


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Po obvodu broušené vyměnitelné břitové destičky pro přesné usazení v nosném nástroji. Vysoce výkonný jemnozrný substrát nejnovější generace řezných materiálů. Optimalizované nabroušení břitů pro aplikaci ve snadno obrobitelných materiálech.

Upozornění:

Před použitím je nutné provést úpravu držáku (vlození lůžek vyměnitelných břitových destiček).

Rohový rádius: 5 mm

Posuv f_z na zub: 0,1 - 0,25 mm

Technický popis

Rohový rádius	5 mm
Posuv f_z na zub	0,1 - 0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZDHT 150550FR-F10
Typ	HU7705
Řezný materiál	TK

Povlak	bez povlaku
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	2000 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1800 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	900 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		