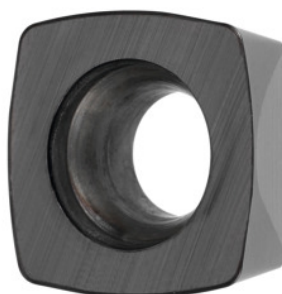


Garant**XDLW 09T308 TN, HB7720, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv f_z na zub: 0,79 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 09T308 TN

Typ: ST1400

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u $a_p \max$: 1,99 mm

Technický popis

Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 09T308 TN
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,99 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,79 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	omezené použití		