


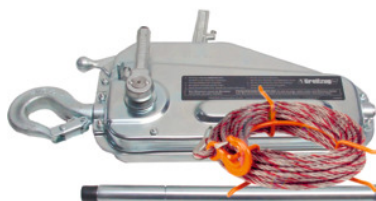

Víceúčelový naviják se základním vybavením, Nosnost: 3,2t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086023 3,2
GTIN	2050001741295
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Víceúčelové navijáky jsou přenosné přístroje pro zvedání, tažení a napínání. Tažné lano se do víceúčelového lanového navijáku zavádí, předepíná nebo vytahuje ručně. Zvláštní ovládací páky pro zvedání a spouštění, možnost používání všech délek lana.

Víceúčelový naviják s dodatečným základním vybavením, sestávající z trubkové páky, 20 m lana se špičkou a háku, navinuté na ručním navijáku.

Upozornění:

Další víceúčelové lanové navijáky (např. „Jockey“) a příslušenství k dodání na poptávku.

Technický popis

Hmotnost trubkové páky	2,3 kg
Nosnost	3,2 t
Označení výrobce	TU 32
Hmotnost víceúčelového navijáku	27 kg
Nosnost kg	3200 kg
Druh produktu	Víceúčelový naviják

