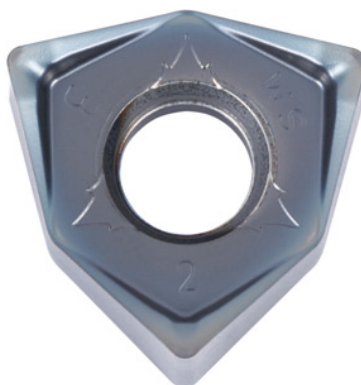


**WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225623 INOX
GTIN	4960664648955
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se **6 břity** díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla.

Použití:

Geometrie SM je výrazně pozitivní a s měkkým řezem.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMU 080608 EN-SM
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Typ	PR1525
Řezný materiál	TK

Posuv f_z na zub	0,06 – 0,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		