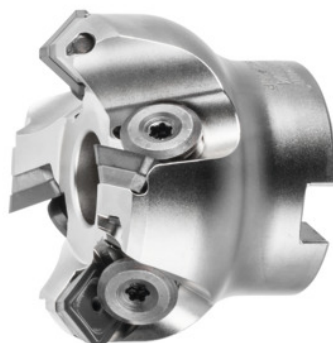


Garant**Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám.

Technický popis

Upínací šroub pro podložku	219861 (TX8)
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1203..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Ø břitu D_c	80 mm
Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku	219862 (25IP; 6 Nm)
Podložka	219860
Maximální vnější Ø D_{max}	93 mm

Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219862
Tvrdokovová opěrná destička	219860
Upínací šroub	219861