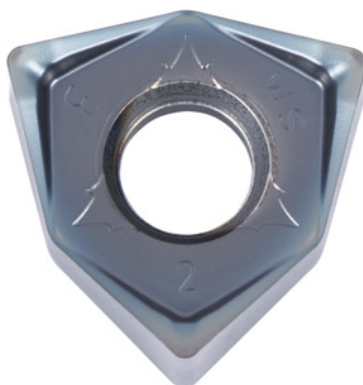


**WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225628 S
GTIN	4960664686568
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se **6 břity** díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla. Broušené provedení pro výrazně vyšší kvalitu povrchu.

Použití:

Geometrie GL je na základě broušeného provedení a rovných břitů vhodná pro kvalitní povrchy.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Posuv f_z na zub: 0,06 – 0,1 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WNEU 080608 EN-GL

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

Typ	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNEU 080608 EN-GL
Rohový rádius	0,8 mm

Počet výměn/řezání	6
Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,1 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		