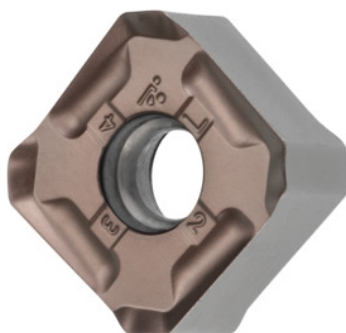


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: ST900


Údaje o objednávce

Artikové číslo	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$: 6 mm

Posuv f_z na zub: 0,3 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,3 mm
Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		