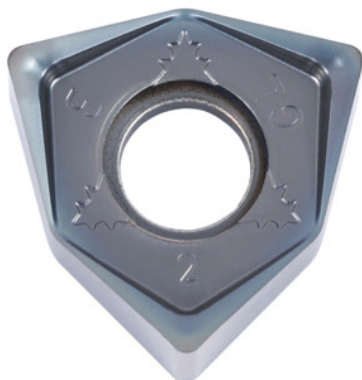


**WNEU 080608 EN-GL, PR1525, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225630 UNI
GTIN	4960664648979
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se **6 břity** díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla. Broušené provedení pro výrazně vyšší kvalitu povrchu.

Použití:

Geometrie GL je na základě broušeného provedení a rovných břitů vhodná pro kvalitní povrchy.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Posuv f_z na zub: 0,06 – 0,15 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WNEU 080608 EN-GL

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNEU 080608 EN-GL
Rohový rádius	0,8 mm

Počet výměn/řezání	6
Typ	PR1525
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,15 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		