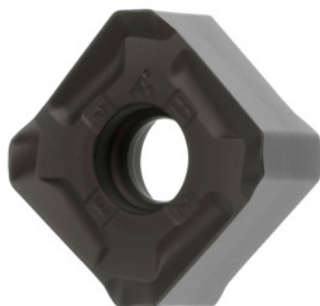


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB7510, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná s 2×4 břity.

**Doporučení:****Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).****Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Maximální hloubka řezu  $a_{p \max}$ : 6 mmPosuv  $f_z$  na zub: 0,25 mm**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7510
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		