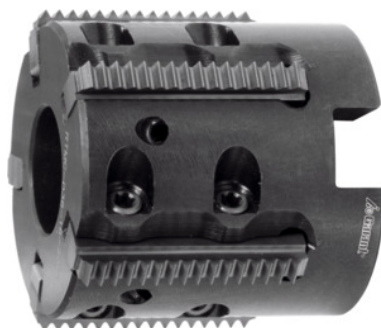


**Garant****Vysokovýkonná závitová frézovací hlava, s otvorem, Užitiný Ø D: 36mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	218054 36
GTIN	4045197412546
Třída artiklu	21R

## Popis

**Provedení:****Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.****Použití:**Použitelné **univerzálně pro pravé a levé vnější a vnitřní závity**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání &lt; 5.

## Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	33,5 mm
Užitečný Ø D	36 mm
Velikost destiček	25
Fixační šroub	219926
Ø upínacího otvoru H7	16 mm
Počet břitů Z	5

Maximální hloubka řezu $S_{max}$	25 mm
Počet drážek na třísky	5
Provedení stopky	s otvorem
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219928
Upínací šroub	219926