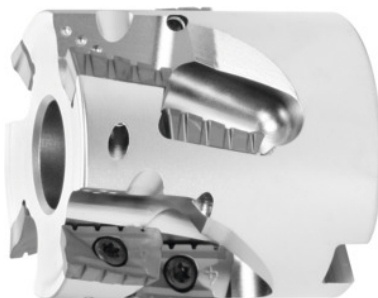


**Rohová fréza 90° MECH17, s otvorem, Ø D / Z_{eff}: 100/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p .

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	85 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	59 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
Ø břitu D_c	100 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Efektivní počet břitů Z_{eff}	6
Počet vyměnitelných břitových destiček	24
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------