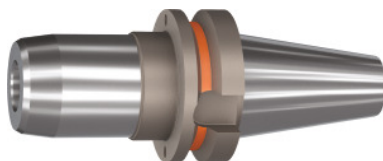


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC úzké, typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303820 12 |
| GTIN | 4067263239703 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Otvor Balluffchip.**
- **Axiální přestavení délky je možné, dráha přestavení 10 mm.**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------------|
| a | 1 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 12 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 55 mm |
| Vnější Ø D | 46 mm |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Upnutí | BT 30 krátké |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | AD |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Provedení | BT-DC |