


HOLEX

Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrna 120, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 70X10mm

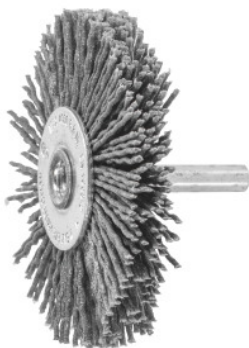

Údaje o objednávce

Artikové číslo	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Třída artiklu	57H

Popis

Provedení:

Brusné nylonové štětiny s karbidem křemíku, zalisované do ocelového pouzdra; Ø stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Suché a mokré jemné broušení hliníku, oceli, INOX a plastů. Maximální provozní teplota 80 °C.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	70 mm
Doporučené otáčky	4000 min ⁻¹
Ø stopky D _s	6 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Zrnitost	120

Zkratka brusiva	SiC
Druh produktu	Kulatý kartáč