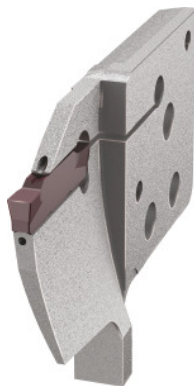


**Garant**

**Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 65/85mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274513 65/85
GTIN	4067263950394
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

D<sub>1</sub> = minimální Ø pro 1. zápich / D<sub>2</sub> = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

Maximální Ø 1. zápichu D <sub>2</sub>	85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Minimální Ø 1. zápichu D <sub>1</sub>	65 mm
Řada	Eco

Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu $w$	2 mm
Druh produktu	Nožové držáky