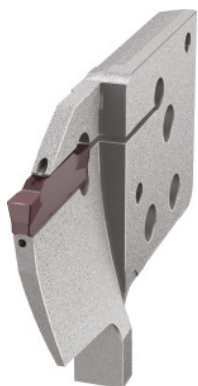


Garant**Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 41/53mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	274513 41/53
GTIN	4067263950370
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Řada	Eco
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální hloubka řezu t_{max}	16 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	53 mm

Technický list

Minimální \varnothing 1. zápichu D_1	41 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Nožové držáky