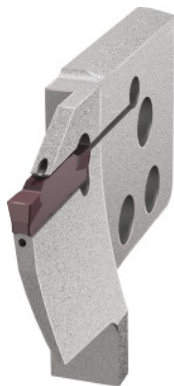


**Garant****Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah  
Ø zápich D1 / D2: 82/110mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	274514 82/110
GTIN	4067263950486
Třída artiklu	21U

## Popis

**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

## Technický popis

Řada	Eco
Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	82 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749

## Technický list

Maximální Ø 1. zápichu D <sub>2</sub>	110 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Nožové držáky