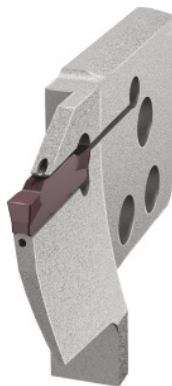


**Garant**

**Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah  
Ø zápich D1 / D2: 110/170mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274518 110/170
GTIN	4067263950875
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	21 mm
Řada	Vario Plus Eco
Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	170 mm

Minimální Ø 1. zápichu D <sub>1</sub>	110 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky