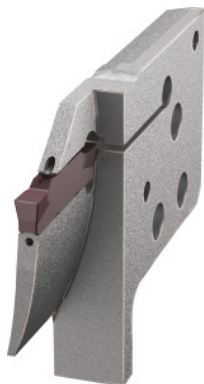


Garant

Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 140/230mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274519 140/230
GTIN	4067263950967
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální Ø 1. zápichu D_2	230 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	21 mm
Řada	Vario Plus Eco

Minimální Ø 1. zápichu D ₁	140 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky