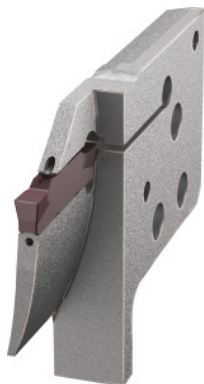


Garant

Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 26/39mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274519 26/39
GTIN	4067263950899
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D₁ = minimální Ø pro 1. zápich / D₂ = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Řada	Eco
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální Ø 1. zápichu D ₂	39 mm
Minimální Ø 1. zápichu D ₁	26 mm

Maximální hloubka řezu t_{\max}	18 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky