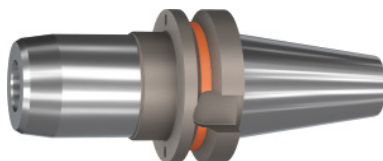


**Garant****Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ AD, BT 30, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303471 6
GTIN	4067263239642
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorem pro čip RFID/Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

**Použití:**

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

**Podmínka dodání:**

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	63 mm
Upínací $\varnothing D_1$	6 mm
Závit M	M5
$\varnothing D_2$	26 mm
Vnější $\varnothing D$	46 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm

L <sub>2</sub>	43 mm
Upnutí	BT 30
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro