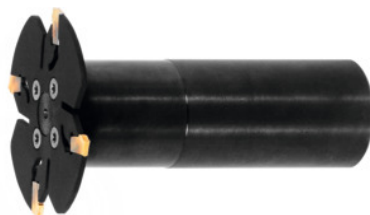


**Garant**

**Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou ocel šířka  $a_p = 1,5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D$  / počet břitů Z: 63/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Použití reklamní text:**

Pro brusné a dělicí frézování. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě přednostně použijte list HSS.

Objednací číslo: 218440 až 218444 (viz hlavní katalog)

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ .

Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1113
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm

Ø břitu $D_c$	63 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Délka límce $L_1$	37 mm
Ø límce $d_1$	31,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
Počet břitů Z	4
Šířka $a_p$	1,5 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Řezný materiál	ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza