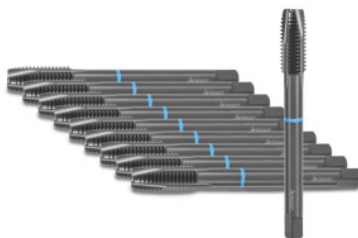


Garant**Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2150 M4
GTIN	4067263086024
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 132150.**

Obzvláště stabilní tvar.

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.**Výhoda:****Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.****Technický popis**

Hloubka závitu	12 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Stoupání závitu	0,7 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Řezný materiál	HSS E
Obsah	10

Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková délka L	63 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M4
Počet břitů Z	3
Závit Ø	4 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití

Příslušenství

Strojní závitník typ B M M4

132150 M4