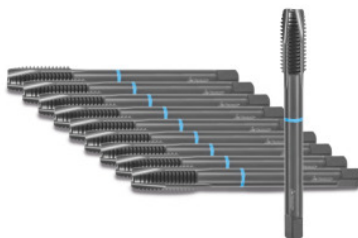


Garant**Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2150 M3
GTIN	4067263086017
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 132150.**

Obzvláště stabilní tvar.

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.**Výhoda:****Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.****Technický popis**

Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	M3
Druh závitu	M
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Závit Ø	3 mm
Hloubka závitu	9 mm

Obsah	10
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	2,7 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Celková délka L	56 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití

Příslušenství

Strojní závitník typ B M M3

132150 M3