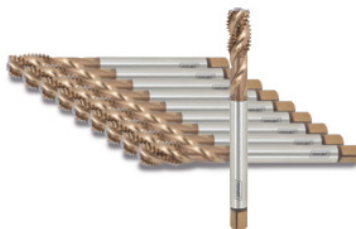


HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5255 M6
GTIN	4067263090625
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Technický popis

Závit Ø	6 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1 mm
Norma	DIN 371
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitů	M6
Druh závitů	M
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	4,9 mm

Hloubka závitů	15 mm
Obsah	10
Ø otvoru pod závit	5 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M6

135255 M6