


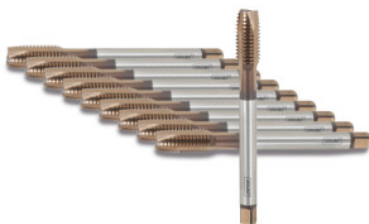

## Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG1270 M12
GTIN	4067263090564
Třída artiklu	GGN

### Popis

#### Provedení:

Jako č. 131265.

S utvařečem třísky.

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu. **ISO 2 6H HSS-E**

### Technický popis

Obsah	10
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Celková délka L	110 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	1,75 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Norma	DIN 376

Druh závitu	M
Hloubka závitu	24 mm
Počet drážek na třísky	4
Rozměr závitu	M12
Závit Ø	12 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokré max.

vhodný

---

**Příslušenství**

Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M12

131265 M12