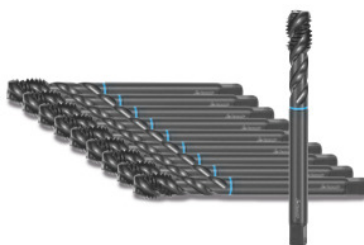


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5450 M3
GTIN	4067263090670
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Obzvláště stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Ø stopky D _s	3,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	2,7 mm
Norma	DIN 371
Rozměr závitu	M3
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Celková délka L	56 mm
Druh závitu	M

Obsah	10
Stoupání závitu	0,5 mm
Závit Ø	3 mm
Hloubka závitu	6 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M3

135450 M3