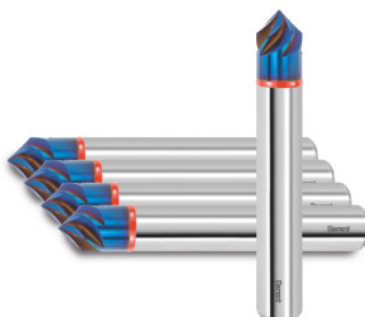


Garant**TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8158 6
GTIN	4067263091363
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 208158.**

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro **obrábění tvrdých materiálů**. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.

Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.

Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení a začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

Technický popis

Rozměr s	4,2 mm
Obsah	5
Počet zubů Z	6
Celková délka L	57 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Řada	Diabolo
Ø břitu D_c	6 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,03 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Fazetkové frézování	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	35 m/min	H
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		

Vzduch

vhodný

Příslušenství

TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 6 mm

208158 6