


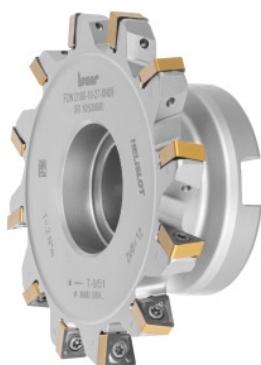

Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 125/7mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	45 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	14
Efektivní počet břitů Z_{eff}	7
Série	HELISLOT
Ø břitu D_c	125 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{\text{e max}}$	33 mm

Upínací otvor Ø	32 mm
Délka límce L ₁	31 mm
Šířka drážky a _p	12 mm
Označení výrobce	FDN D125-12-32-XN09
Tvar stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------