


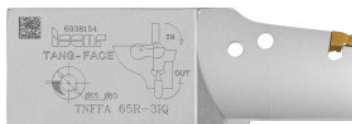

Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 70-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274203 70-100
GTIN	7291075311068
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Šířka zápichu w	5 mm
Hloubka zápichu t_{max}	30 mm
Celková délka L	90 mm
Řada	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	9,7 mm
Výška stopky h_s	32 mm
Funkční výška h_1	24,8 mm
Označení výrobce	TNFFA 70L-5IQ
Délka vyložení	30 mm

Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák