


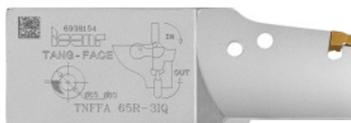

## Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 100-180mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274202 100-180
GTIN	7291075311099
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

Pro axiální zapichování.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

#### Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

### Technický popis

Řada	TANG-GRIP
Šířka zápichu w	5 mm
Celková délka L	90 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	35 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Funkční výška $h_1$	24,8 mm
Výška stopky $h_5$	32 mm
Označení výrobce	TNFFA 100R-5IQ
Délka vyložení	35 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák