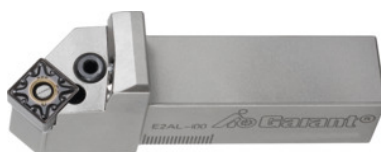


Garant
Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251102 25/12
GTIN	4045197650719
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

- **Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.**
- **Optimální omývání břitů chladicím médiem.**

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PSSNR/L 2525X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: SN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 105,5 mm

Podložka: 259031 14

Technický popis

Šroubek klínku	259018 3
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 2525X12

Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	34 mm
Pružina	259046 1
Lomená páka	259015 3
Podložka	259031 14
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	105,5 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 14	259031 14
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Pružina Typ 1	259046 1
Lomená páka Typ 3	259015 3
Šroubek klínku Typ 3	259018 3