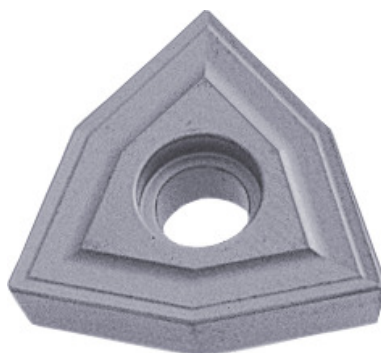


 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK6115, Označení typ W29:
42-000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236860 42-000
GTIN	
Třída artiklu	24T

Popis**Vhodné pro:**

č. 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornění:**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Technický popis

Označení	42-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,16 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 080404
Typ	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	vhodný		