


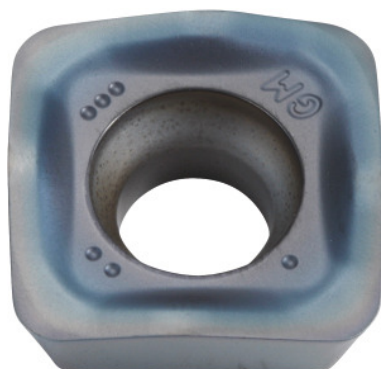

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT....20ER-GM, pro frézy pro vysoké posuvy, PR1835



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222073 14
GTIN	4960664029396
Třída artiklu	25A

Popis

Provedení:

4břítá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie GM je 1. volbou pro všeobecné obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,5 – 1,8 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
Typ	INOX
Velikost vyměnitelných destiček	14
Rádus pro programování u a_{pmax}	3,5 mm
Rohový rádus	2 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140520-ER-GM
Řezný materiál	PR1835
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		