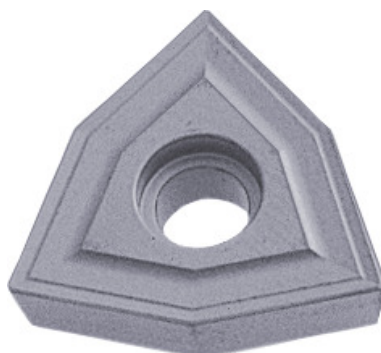


**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK6115, Označení typ W29:  
34-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Třída artiklu	24T

**Popis****Vhodné pro :**

č. 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornění:****Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Typ: GG(G); ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 06T304

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/ot,**Technický popis**

Označení	34-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOEX 06T304
Druh	BK6115
Typ	GG(G); ST900

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání